

重量用キャスター

HEAVY DUTY SWIVEL AND RIGID CASTERS



K-507YS
鉄製 ストッパー付

K-507Y
鉄製 ストッパーなし

K-557Y
鉄製 固定

キャスター
アジャスター
スライドレール



K

HEAVY-DUTY CASTERS
重量用キャスター
キャスター
双輪キャスター
緩衝器付キャスター
アジャスター付キャスター

戸車
ボールキャスター
モニターアーム
レベルアジャスター
ペダルロック
ステップ
スライドレール

[K-507YS・K-507YNS]
[K-507Y・K-507YN]

特徴 Feature

- 車輪回転部にボールベアリングを採用、車輪の回転がスムーズです。
- ストッパー付きでは最大の荷重
- ON・OFF操作ペダルはともに踏み込み方式のため、使用方法が簡易
- Ball bearings are incorporated in the wheel axle so wheel turns smoothly.
- The largest load among the stopper-incorporated types.
- Easy-to-operate pedal pressing type for turning ON/OFF.

- 仕様 ● 材質：本体／熱間圧延鋼板 (SPHC)
車輪／UMCナイロン(濃紺色)
- 用途 ● 表面仕上：本体／亜鉛めっきクロメート処理 (MFZn-C)
- 納期 ● 重荷重用台車・大型機械
- 備考 ● 標準品・・・納期お問合せ下さい
● 固定車はK-557Yをご使用下さい。
● 使用温度：-20～+110℃

- Specifications ● Material: Main body: Hot rolled steel plate (SPHC).
Wheel: UMC nylon (Navy blue)
- Finish: Zinc plating chromate treatment (MFZn-C)

- Specific-use ● Heavy-duty flatbed pushcarts and large equipment
- Remarks ● Use K-557Y for the rigid type
● Ambient temperature: -20°C to +110°C

[K-557Y・K557YN]

特徴 Feature

- 車輪回転部にボールベアリングを採用、車輪の回転がスムーズです。
- Ball bearings are incorporated in the wheel axle so wheel turns smoothly.

- 仕様 ● 材質：本体／熱間圧延鋼板 (SPHC)
車輪／UMCナイロン(濃紺色)
- 用途 ● 表面仕上：本体／亜鉛めっきクロメート処理 (MFZn-C)
- 納期 ● 重荷重用台車・大型機械
- 備考 ● 標準品・・・納期お問合せ下さい
● 自在車はK-507YS・K-507Yをご使用下さい。
● 車輪は他の材質もあります。

- Specifications ● Material: Main body: Hot rolled steel plate (SPHC)
Wheel: UMC nylon (Navy blue)
- Finish: Zinc plating chromate treatment (MFZn-C)

- Specific-use ● Heavy-duty flatbed pushcarts and large equipment
- Remarks ● Use K-507YS and K-507Y for the swivel type.





K-507YNS-150





K-557YN-150

[K-507YS・K-507YNS]
[K-507Y・K-507YN]

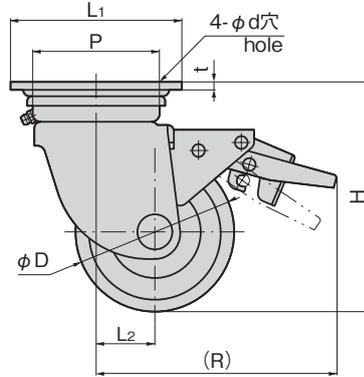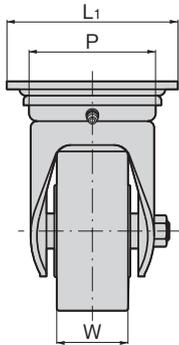

[K-557Y・K-557YN]

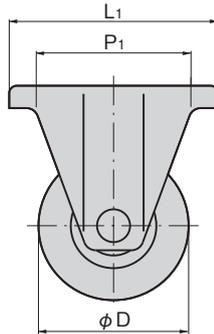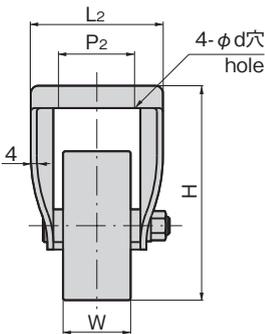

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	φD	H	L ₁ ×L ₁	P×P	L ₂	W	t	φd (R)	許容荷重kN Allowable load	ストッパー付き 製品質量(g) With stopper Mass	コード Code		量販価格 Bulk Price						
													ストッパー付き With stopper	ストッパーなし Without stopper	ストッパー付き With stopper	ストッパーなし Without stopper	数量 Quantity	単価 Price	数量 Quantity	単価 Price	
K-507Y-100	●	2D/3D	100	144	108×108	80×80	37	45	5	11	150	4.50	2,070	31368	31364	¥5,600	¥4,500	6個～	¥5,432	6個～	¥4,365
K-507YNS-130	●	2D/3D	130	177	108×108	80×80	40	50	5	11	185	4.90	3,520	31567	31570	¥7,700	¥6,400	6個～	¥7,469	6個～	¥6,208
K-507YNS-150	●	2D/3D	150	198	120×120	90×90	45	50	5	11	195	5.39	4,280	31568	31571	¥9,200	¥7,600	6個～	¥8,924	6個～	¥7,372
K-507YNS-200	●	2D/3D	200	250	140×140	112×112	58	63	6	14	250	6.48	7,140	31569	31572	¥15,000	¥14,000	4個～	¥14,550	4個～	¥13,580

●：RoHS指令対応品 ▲：RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	φD	H	L ₁ ×L ₂	P ₁ ×P ₂	W	φd	許容荷重kN Allowable load	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price			
													数量 Quantity	単価 Price	数量 Quantity	単価 Price
K-557Y-100	●	2D/3D	100	144	139×88	103×52	45	11	4.50	1,390	31372	¥3,700	6個～	¥3,589		
K-557YN-130	●	2D/3D	130	177	140×96	100×56	50	11	4.90	2,520	31573	¥5,400	6個～	¥5,238		
K-557YN-150	●	2D/3D	150	198	140×96	100×56	50	11	5.39	2,730	31574	¥6,200	6個～	¥6,014		
K-557YN-200	●	2D/3D	200	250	151×102	112×63	63	14	6.48	4,900	31575	¥11,000	4個～	¥10,670		

●：RoHS指令対応品 ▲：RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。