

低床重荷重用キャスター(双輪タイプ)

K-1508-W
ステンレス製 自在車

K-1558-W
ステンレス製 固定車

K-508-W
鉄製 自在車

K-558-W
鉄製 固定車

SWIVEL AND RIGID CASTERS (TWIN-WHEEL TYPE)

双輪タイプで楽々回転
Twin wheels for effortless turning



K

HEAVY-DUTY CASTERS
重量用
キャスター
キャスター
双輪
キャスター
緩衝器付
キャスター
アジャスター付
キャスター

戸車
ボール
キャスター
モニター
アーム
レベル
アジャスター
ペダル
ロック
ステップ
スライド
レール

スライド
レール

特徴 Feature

- 双輪の各車輪が独立して動くため回転が容易に行えます。
- 旋回部分・車軸は表面硬化焼入処理
- 耐油・耐薬品・耐摩耗性・耐熱性(-40~+120℃)に優れたMCナイロン使用
- Independent movement of the axletree on each caster makes for ease of rotation.
- Swivel head and axletree are hardened.
- MC-nylon is oil-resistant, chemicals-resistant, wear-resistant and heat-resistant (-40°C to +120°C).

- 仕様 【K-1508-W・K-1558-W】
- 材質: 本体/冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 車輪/MCナイロン(ブルー)
 - 表面仕上: 電解研磨
- 【K-508-W・K-558-W】
- 材質: 本体/冷間圧延鋼板(SPCC) 車輪/MCナイロン(ブルー)
 - 表面仕上: 本体/焼付塗装(ブラック)
- 用途
- 大型・中型の機器
- 納期
- 標準品・・・納期お問合せ下さい
- 備考
- MCナイロン(ブラック)製もあります。
 - 本体白色塗装もできます。

- Specifications 【K-1508-W・K-1558-W】
- Material: Main body: Cold rolled stainless steel plate (SUS304) Wheel: MC-nylon (Blue)
 - Finish: Electrolytic machining
- 【K-508-W・K-558-W】
- Material: Main body: Cold rolled steel plate (SPCC) Wheel: MC-nylon (Blue)
 - Finish: Main body: Baked (Black)
- Specific use
- Large or middle-sized equipment
- Remarks
- MC-nylon (Black) is available.
 - White painting main body is available.




K-508-W-50





K-1558-W-75

【K-1508-W
K-508-W】

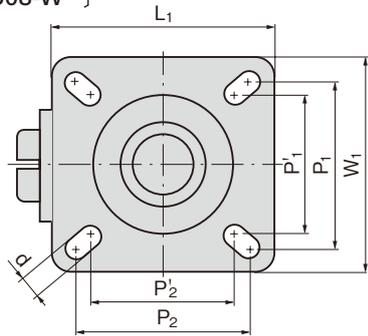

【K-1558-W
K-558-W】

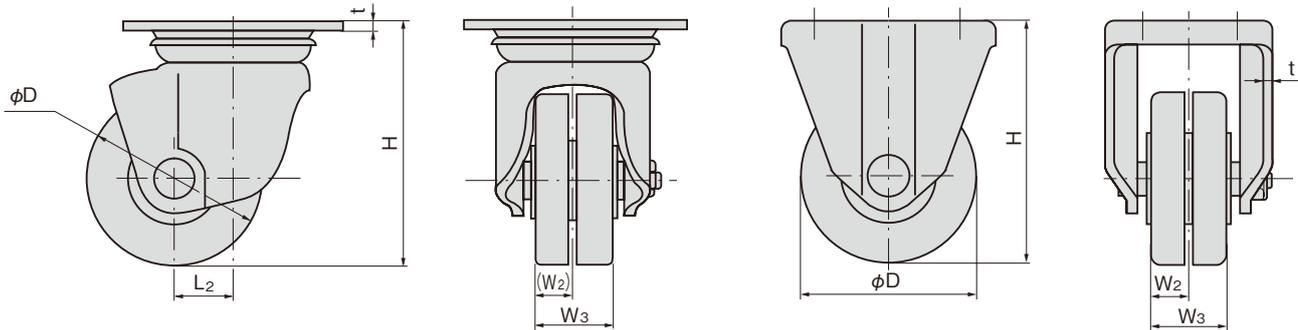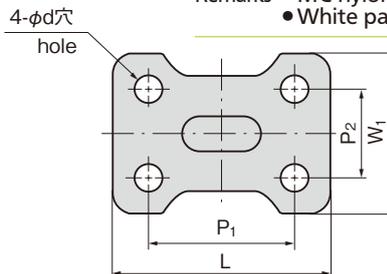

| 商品番号 Product No. | | RoHS | | CAD | | φD | H | L ₁ ×W ₁ | P ₁ ×P ₂ (P ₁ ×P ₂) | L ₂ | (W ₂) | W ₃ | t | | φd | 許容荷重kN Allowable load | 製品質量(g) Mass | | コード Code | | 単価 Price | | 量販価格 Bulk Price | | | |
|---------------------|------------|------|------|-----|------|----|------|--------------------------------|---|----------------|-------------------|----------------|-----|------|------|--------------------------|-----------------|-------|-------------|---------|-------------|--------|-----------------|--------|--------|--------|
| SUS | SPCC | SUS | SPCC | SUS | SPCC | | | | | | | | SUS | SPCC | | | SUS | SPCC | SUS | SPCC | SUS | SPCC | SUS | SPCC | SUS | SPCC |
| K-1508-W-50 | K-508-W-50 | ● | ● | 3D | 3D | 50 | 78 | 82×82 | 65×65 (55×55) | 18 | 15 | 32.5 | 3.0 | 3.2 | 9.5 | 2.94 | 570 | 610 | 31681 | 31378 | ¥7,000 | ¥3,500 | 20個~ | ¥6,720 | 20個~ | ¥3,360 |
| K-1508-W-65 | K-508-W-65 | ● | ● | 3D | 3D | 65 | 96.5 | 100×100 | 78×78 (63×63) | 22 | 16.5 | 36 | 4.0 | 10.5 | 3.92 | 1,000 | 1,050 | 31682 | 31379 | ¥13,500 | ¥4,100 | 12個~ | ¥13,000 | 12個~ | ¥3,940 | |
| K-1508-W-75 | K-508-W-75 | ● | ● | 3D | 3D | 75 | 108 | 100×100 | 78×78 (63×63) | 25 | 18 | 39 | 4.0 | 10.5 | 4.90 | 1,190 | 1,190 | 31683 | 31380 | ¥14,500 | ¥4,500 | 12個~ | ¥14,000 | 12個~ | ¥4,320 | |

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

| 商品番号 Product No. | | RoHS | | CAD | | φD | H | L×W ₁ | P ₁ ×P ₂ | (W ₂) | W ₃ | t | | φd | 許容荷重kN Allowable load | 製品質量(g) Mass | | コード Code | | 単価 Price | | 量販価格 Bulk Price | | | |
|---------------------|------------|------|------|-----|------|----|------|------------------|--------------------------------|-------------------|----------------|-----|------|------|--------------------------|-----------------|-------|-------------|--------|-------------|--------|-----------------|--------|--------|--------|
| SUS | SPCC | SUS | SPCC | SUS | SPCC | | | | | | | SUS | SPCC | | | SUS | SPCC | SUS | SPCC | SUS | SPCC | SUS | SPCC | SUS | SPCC |
| K-1558-W-50 | K-558-W-50 | ● | ● | 3D | 3D | 50 | 78 | 85×58 | 55×28 | 15 | 32.5 | 3.0 | 3.2 | 9.5 | 2.94 | 470 | 370 | 31684 | 31381 | ¥5,000 | ¥2,700 | 20個~ | ¥4,800 | 20個~ | ¥2,592 |
| K-1558-W-65 | K-558-W-65 | ● | ● | 3D | 3D | 65 | 96.5 | 86×59 | 55×28 | 16.5 | 36 | 4.0 | 10.5 | 3.92 | 790 | 590 | 31685 | 31382 | ¥8,500 | ¥3,300 | 12個~ | ¥8,160 | 12個~ | ¥3,170 | |
| K-1558-W-75 | K-558-W-75 | ● | ● | 3D | 3D | 75 | 108 | 95×72 | 63×40 | 18 | 39 | 4.0 | 10.5 | 4.90 | 1,090 | 750 | 31686 | 31383 | ¥8,900 | ¥3,800 | 12個~ | ¥8,550 | 12個~ | ¥3,650 | |

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。