

キャスター
アジャスター
スライドレール

重量用
キャスター

キャスター

双輪
キャスター

緩衝器付
キャスター

アジャスター付
キャスター

戸車

ボール
キャスター

モニター
アーム

レベル
アジャスター

ペダル
ロック

ステップ

スライド
レール

K-50S・K-50・K-52S・K-52・K-500・K-520 キャスター

プレス大型自在キャスター プレス大型固定キャスター

SWIVEL AND RIGID CASTERS

K-50S・K-50
鉄製 ゴム車

K-52S・K-52
鉄製 ウレタン車

K-500
鉄製 ゴム車

K-520
鉄製 ウレタン車



ゴム車輪
K-50S-100 Rubber wheel





ウレタン車輪
K-520-100 Urethane wheel

特徴 Feature

- K-500・K-520と組合せて使用できます。
(K-50S・K-50・K-52S・K-52)
- K-50・K-50S・K-52・K-52Sと組合せて使用できます。
(K-500・K-520)
- Can be used with K-500 and K-520 (K-50S・K-50・K-52S・K-52)
- Can be used with K-50, K-50S K-52, and K-52S (K-500・K-520)

- 仕様 ● 材質：本体／冷間圧延鋼板 (SPCC)
車輪／合成ゴム (K-500・50)
ウレタンゴム (K-520・52)
- 納期 ● 表面仕上：本体／亜鉛めっきクロメート処理 (MFZn-C)
● 標準品・・・納期お問合せ下さい

- Specifications ● Material: Main body: Cold rolled steel plate (SPCC). Wheel: Synthetic rubber (K-500/50)・Urethane rubber (K-520/52)
- Finish: Main body: Zinc plating chromate treatment (MFZn-C)

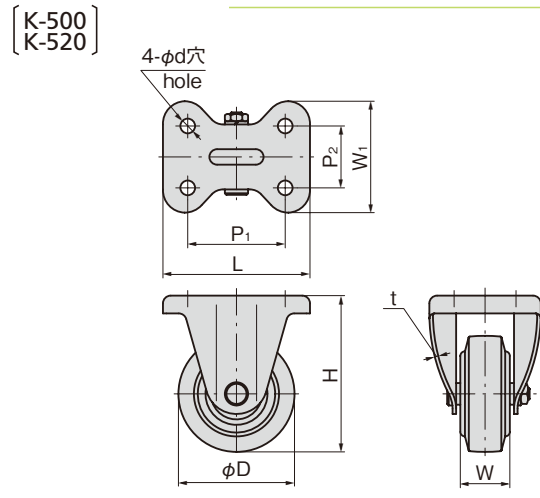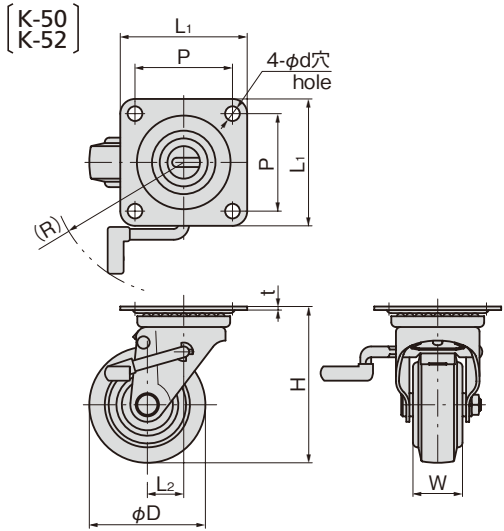

商品番号 Product No.		備考 Remarks	RoHS	CAD		φD	H	L1	P	L2	W	t	φd	(R)	許容荷重N Allowable load	製品質量(g) Mass	ストッパー付き With stopper				ストッパーなし Without stopper			
ストッパー付き With stopper	ストッパーなし Without stopper			コード Code	単価 Price												量販価格 Bulk price	数量 Quantity	単価 Price	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk price	数量 Quantity	単価 Price
K-50S-75	K-50-75	ゴム車輪 Wheel with rubber	●	2D/3D	2D/3D	75	103	82	63	22	32	2.3	9.5	87	784	680	30748	¥1,400	20個～	¥1,358	30050	¥870	20個～	¥844
K-50S-100	K-50-100		●	2D/3D	2D/3D	100	144	95	71	35	35	4	11	107	1,270	1,340	30749	¥1,700	10個～	¥1,649	30051	¥1,200	10個～	¥1,164
K-50S-130	K-50-130		●	2D/3D	2D/3D	130	177	108	80	40	42	4	11.5	130	1,764	2,080	30750	¥2,300	10個～	¥2,231	30052	¥1,800	10個～	¥1,746
K-50S-150	K-50-150		●	2D/3D	2D/3D	150	198	120	90	45	45	4	11.5	135	1,960	2,870	30751	¥2,450	10個～	¥2,377	30053	¥1,950	10個～	¥1,892
K-50S-200	K-50-200		●	2D/3D	2D/3D	200	250	140	112	58	45	4.5	11.5	158	2,450	4,130	30752	¥3,550	8個～	¥3,444	30054	¥3,050	8個～	¥2,959
K-52S-75	K-52-75	ウレタン車輪 Wheel with urethane rubber	●	2D/3D	2D/3D	75	103	82	63	22	32	2.3	9.5	87	1,170	680	30753	¥1,700	30個～	¥1,632	30055	¥1,350	20個～	¥1,296
K-52S-100	K-52-100		●	2D/3D	2D/3D	100	144	95	71	35	35	4	11	110	1,760	1,340	30754	¥2,100	16個～	¥2,016	30056	¥1,750	20個～	¥1,680
K-52S-130	K-52-130		●	2D/3D	2D/3D	130	177	108	80	40	42	4	11.5	130	2,450	2,080	30755	¥3,100	10個～	¥2,980	30057	¥2,600	10個～	¥2,496
K-52S-150	K-52-150		●	2D/3D	2D/3D	150	198	120	90	45	45	4	11.5	135	2,940	2,870	30756	¥3,550	8個～	¥3,410	30058	¥3,000	8個～	¥2,880
K-52S-200	K-52-200		●	2D/3D	2D/3D	200	250	140	112	58	45	4.5	11.5	158	3,920	4,130	30757	¥5,000	4個～	¥4,800	30059	¥4,500	8個～	¥4,320

商品番号 Product No.		RoHS	CAD		φD	H	L×W1	P1×P2	W	t	φd	許容荷重N Allowable load	製品質量(g) Mass	ゴム車 Rubber-used wheel				ウレタン車 Urethane rubber-used wheel					
ゴム車輪 (R車) Wheel with rubber (R-used wheel)	ウレタン車輪 (UR車) Wheel with urethane rubber (UR-used wheel)		R車 R-used wheel	UR車 UR-used wheel										コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price	数量 Quantity	単価 Price	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price	数量 Quantity	単価 Price
K-500-75	K-520-75	●	●	2D/3D	2D/3D	75	103	91×68	63×40	32	2.0	9.5	784	1,170	560	30443	¥650	40個～	¥624	30457	¥1,250	40個～	¥1,200
K-500-100	K-520-100	●	●	2D/3D	2D/3D	100	144	115×80	80×45	35	2.6	11	1,270	1,760	1,020	30444	¥850	20個～	¥816	30458	¥1,550	20個～	¥1,488
K-500-130	K-520-130	●	●	2D/3D	2D/3D	130	177	137×93	100×56	42	2.9	11.5	1,764	2,450	1,810	30445	¥1,350	20個～	¥1,296	30459	¥2,200	10個～	¥2,112
K-500-150	K-520-150	●	●	2D/3D	2D/3D	150	198	137×93	100×56	45	2.9	11.5	1,960	2,940	2,160	30446	¥1,550	16個～	¥1,488	30460	¥2,650	8個～	¥2,544
K-500-200	K-520-200	●	●	2D/3D	2D/3D	200	250	151×100	112×63	45	4.5	11.5	2,450	3,920	3,580	30447	¥2,450	8個～	¥2,352	30461	¥4,000	8個～	¥3,840

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。 ※大量のご注文は更にお安くなります。