

長ねじ自在キャスター ねじ足自在キャスター

THUMBSCREW AND SCREW SWIVEL CASTERS

K-415EA
鉄製 ストッパー付

K-420EA
鉄製 ストッパーなし

K-415A
鉄製 ストッパー付

K-420A
鉄製 ストッパーなし



特徴 Feature

- K-415EA・K-415Aはストッパーにより車輪をガッチリ固定します。
- K-420AとK-415Aは組合せて使用できます。
- 用途に合せ車輪の材質及び車径が選べます。
- K-415EA and K-415A use stopper to positively lock the wheel.
- K-420A and K-415A can be used together.
- Select wheel material and diameter according to your application.

- 仕様**
- **材質**
本体 / 冷間圧延鋼板 (SPCC)
車輪 / ゴム (R)・ナイロン (N)・ウレタン (UR)
 - **表面仕上**
本体 / クロムめっき (MFCr)
ただしK-420A車径φ32は亜鉛めっきクロムめっき処理 (MFZn-C)
 - **付属品** : 六角ナット
 - 大型・中型の機器・作業台・ワゴン
 - 標準品・・・納期お問合せ下さい
 - 車径φ32にはストッパー付はありません。
 - 製品質量は車径φ32を除きストッパー付を示します。
 - K-415A・K-420AはM12 (ピッチ1.25)・W3/8タイプもあります (φ32を除く)。
 - SAEはUNF (ユニファイ細目) と同寸法です。

- Specifications**
- Material: Main body: Cold rolled steel plate (SPCC). Wheel: Rubber (R), nylon (N), or urethane (UR)
 - Finish: Main body: Chrome plating (MFCr). However, K-420A with wheel diameter of φ32: Zinc plating chromate treatment (MFZn-C)

- Specific-use Remarks**
- Accessories: Hex nut
 - Large or middle-sized equipment, benches and wagons
 - No stopper is available for wheel diameter of φ32.
 - Mass shows the unit with stopper except for wheel diameter of φ32.
 - M12 (pitch of 1.25) and W3/8 are available for K-415A and K-420A (except for φ32).
 - SAE has same dimensions as UNF (unified fine thread).

※表中のWはゴム車を示します。
※W on the table indicates rubber-used wheel.




K-415EA-75-R




K-415A-75-R

[K-415EA・K-420EA]

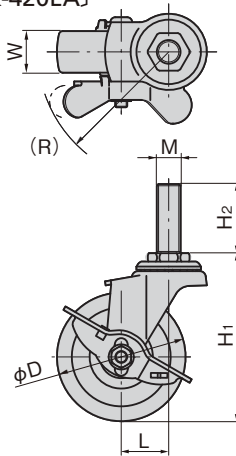

[K-415A・K-420A]

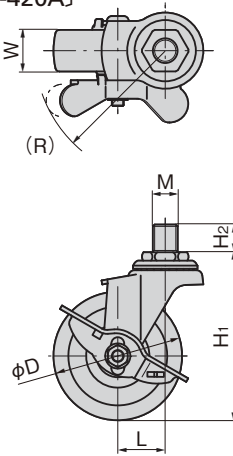

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	備考 Remarks	φD	H1	H2	L	W	M	R	許容荷重N Allowable load			製品質量 (g) Mass			ゴム車 Rubber-used wheel			ナイロン車 Nylon-used wheel			ウレタン車 Urethane-used wheel			量販価格 Bulk Price				
											R車 R-used wheel	N車 N-used wheel	UR車 UR-used wheel	R車 R-used wheel	N車 N-used wheel	UR車 UR-used wheel	コード Code	単価 Price	コード Code	単価 Price	コード Code	単価 Price	ゴム車 Rubber-used wheel	ナイロン車 Nylon-used wheel	ウレタン車 Urethane-used wheel					
K-415EA-50 (車輪 Wheel)	●	2D/3D	ストッパー付 With stopper	50	68	35	21	20	M12X1.75	65	58	294	392	392	250	200	210	30188	¥410	30194	¥340	30771	¥480	20個~	¥398	24個~	¥330	20個~	¥466	
K-415EA-65 (車輪 Wheel)	●	2D/3D		65	85	35	24	21	M12X1.75	66	62	294	392	300	250				30189	¥520	30195	¥430			20個~	¥504	20個~	¥417		
K-415EA-75 (車輪 Wheel)	●	2D/3D		75	95	35	29	21	M12X1.75	74	68	392	490	350	300				30190	¥590	30196	¥470			16個~	¥572	20個~	¥456		
K-415EA-100 (車輪 Wheel)	●	2D/3D		100	126	40	30	27	M16X2.0	88	83	490	588	588	750	550	600		30191	¥1,050	30197	¥840	30210	¥1,250	12個~	¥1,019	16個~	¥815	12個~	¥1,213
K-415EA-125 (車輪 Wheel)	●	2D/3D		125	152	40	39	27	M16X2.0	99	103	588	686	686	900	650	700		30192	¥1,450	30198	¥1,250	30211	¥1,500	12個~	¥1,407	12個~	¥1,213	12個~	¥1,455
K-415EA-150 (車輪 Wheel)	●	2D/3D	150	179	40	42	27	M16X2.0	102	118	588			1,200					30193	¥1,950					12個~	¥1,892				
K-420EA-50 (車輪 Wheel)	●	2D/3D	ストッパーなし Without stopper	50	68	35	21	20	M12X1.75	47	294	392	392	250	200	210			30290	¥350	30296	¥280	30773	¥440	24個~	¥340	32個~	¥272	20個~	¥427
K-420EA-65 (車輪 Wheel)	●	2D/3D		65	85	35	24	21	M12X1.75	58	294	392	300	250					30291	¥460	30297	¥380			20個~	¥446	24個~	¥369		
K-420EA-75 (車輪 Wheel)	●	2D/3D		75	95	35	29	21	M12X1.75	68	392	490	350	300					30292	¥540	30298	¥420			20個~	¥524	20個~	¥407		
K-420EA-100 (車輪 Wheel)	●	2D/3D		100	126	40	30	27	M16X2.0	83	490	588	588	750	550	600			30293	¥940	30299	¥760	30312	¥1,200	12個~	¥912	16個~	¥737	12個~	¥1,164
K-420EA-125 (車輪 Wheel)	●	2D/3D		125	152	40	39	27	M16X2.0	103	588	686	686	900	650	700			30294	¥1,400	30300	¥1,200	30313	¥1,450	12個~	¥1,358	12個~	¥1,164	12個~	¥1,407
K-420EA-150 (車輪 Wheel)	●	2D/3D	150	179	40	42	27	M16X2.0	118	588				1,200					30295	¥1,850					12個~	¥1,795				

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	備考 Remarks	φD	H1	H2	L	W	M (UNF)	R	許容荷重N Allowable load			製品質量 (g) Mass			ゴム車 Rubber-used wheel		ナイロン車 Nylon-used wheel		量販価格 Bulk Price						
											R車 R-used wheel	N車 N-used wheel	UR車 UR-used wheel	R車 R-used wheel	N車 N-used wheel	UR車 UR-used wheel	コード Code	単価 Price	コード Code	単価 Price	ゴム車 Rubber-used wheel	ナイロン車 Nylon-used wheel	数量 Quantity	単価 Price	数量 Quantity	単価 Price	
K-415A-40 (車輪 Wheel)	●	2D/3D	ストッパー付 With stopper	40	60	14	20	17	SAE1/2X20山	58	51	196	294	130	120	30152	¥300	30156	¥280	32個~	¥291	32個~	¥272				
K-415A-50 (車輪 Wheel)	●	2D/3D		50	68	14	21	20	SAE1/2X20山	65	58	294	392	210	180	30153	¥370	30157	¥330	24個~	¥359	24個~	¥320				
K-415A-65 (車輪 Wheel)	●	2D/3D		65	85	14	24	21	SAE1/2X20山	66	62	294	392	270	200	30154	¥490	30158	¥410	20個~	¥475	20個~	¥398				
K-415A-75 (車輪 Wheel)	●	2D/3D	75	95	14	29	21	SAE1/2X20山	74	68	392	490	310	230	30155	¥550	30159	¥450	20個~	¥534	20個~	¥437					
K-420A-32 (車輪 Wheel)	●	2D/3D	ストッパーなし Without stopper	32	47	14	12	14	SAE3/8X24山	29	117.6	196	60	50	30251	¥160	30256	¥140	36個~	¥155	48個~	¥136					
K-420A-40 (車輪 Wheel)	●	2D/3D		40	60	14	20	17	SAE1/2X20山	41	196	294	130	120	30252	¥260	30257	¥240	32個~	¥252	32個~	¥233					
K-420A-50 (車輪 Wheel)	●	2D/3D		50	68	14	21	20	SAE1/2X20山	47	294	392	210	180	30253	¥320	30258	¥280	24個~	¥310	32個~	¥272					
K-420A-65 (車輪 Wheel)	●	2D/3D		65	85	14	24	21	SAE1/2X20山	58	294	392	270	200	30254	¥450	30259	¥370	20個~	¥437	24個~	¥359					
K-420A-75 (車輪 Wheel)	●	2D/3D		75	95	14	29	21	SAE1/2X20山	68	392	490	310	230	30255	¥510	30260	¥410	20個~	¥495	20個~	¥398					

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。