

# プレス自在キャスター プレス固定キャスター SWIVEL AND RIGID CASTERS

**K-420G**  
鉄製

**K-420R**  
鉄製





K-420G-75-R





K-420R-75-R

[K-420G]

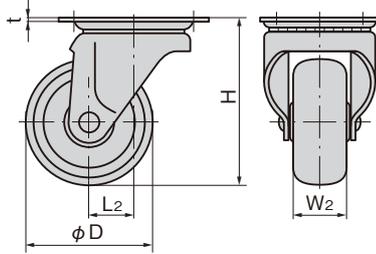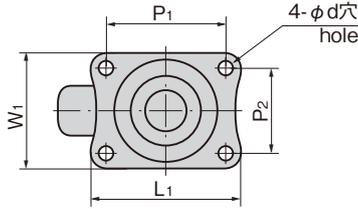

[K-420R]

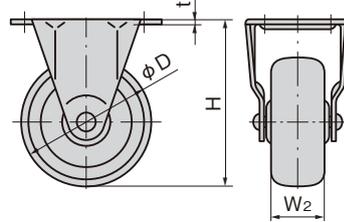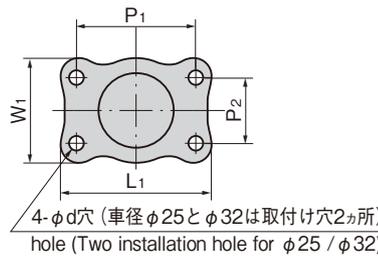

※表中のW<sub>2</sub>はゴム車を示します。  
※W<sub>2</sub> on the table indicates rubber-used wheel.

## 特徴 Feature

- 組合せて使用できます。
- 用途に合せ車輪の材質及び車径が選べます。
- Can be used together with other units.
- Select wheel material and diameter from wide variations according to your application.

## 仕様 ● 材質

本体/冷間圧延鋼板 (SPCC)  
車輪/ゴム (R)・ナイロン (N)・ウレタン (UR)

## ● 表面仕上

本体/亜鉛めっきクロメート処理 (MFZn-C)

## 用途

● 中型・小型の機器・作業台・ワゴン

## 納期

● 標準品・・・納期お問合せ下さい

## Specifications

● Material:  
Main body: Cold rolled steel plate (SPCC)  
Wheel: Rubber (R), nylon (N), or urethane (UR)

## ● Finish:

Main body: Zinc plating chromate treatment (MFZn-C)

## Specific use

● Middle or small-sized equipment, benches and wagons

商品番号 Product No.	ゴム車 Rubber-used wheel		ナイロン車 Nylon-used wheel		ウレタン車 Urethane-used wheel		φD	H	L <sub>1</sub> ×W <sub>1</sub>	P <sub>1</sub> ×P <sub>2</sub>	L <sub>2</sub>	W <sub>2</sub>	t	φd	旋回半径 Slewing radius
	RoHS	CAD	RoHS	CAD	RoHS	CAD									
K-420G-25(車輪 Wheel)	●	2D	●	3D	●	3D	25	35	35×30	28×23	9	12	1.4	4.2	23
K-420G-32(車輪 Wheel)	●	2D/3D	●	3D	●	3D	32	42	38×32	30×24	11	14	1.4	4.2	28
K-420G-38(車輪 Wheel)	●	2D/3D	●	3D	●	3D	38	50	46×38	36×28	12	17	1.6	5.3	33
K-420G-50(車輪 Wheel)	●	2D/3D	●	3D	●	3D	50	65	59×47	46×35	16	20	1.8	6.5	42
K-420G-65(車輪 Wheel)	●	2D/3D	●	3D	●	3D	65	80	70×58	55×42	21	26	2.3	8.8	55
K-420G-75(車輪 Wheel)	●	2D/3D	●	3D	●	3D	75	90	70×58	55×42	21	26	2.3	8.8	60
K-420R-25(車輪 Wheel)	●	2D/3D	●	3D	●	3D	25	35	36×18	29×0		12	1.6	4.2	
K-420R-32(車輪 Wheel)	●	2D/3D	●	3D	●	3D	32	42	36×20	29×0		14	1.6	4.2	
K-420R-38(車輪 Wheel)	●	2D/3D	●	3D	●	3D	38	50	46×25	36×15		17	1.8	5.3	
K-420R-50(車輪 Wheel)	●	2D/3D	●	3D	●	3D	50	65	58×40	45×25		20	2	6.5	
K-420R-65(車輪 Wheel)	●	2D/3D	●	3D	●	3D	65	80	70×47	55×28		26	2.3	8.8	
K-420R-75(車輪 Wheel)	●	2D/3D	●	3D	●	3D	75	90	70×47	55×28		26	2.3	8.8	

商品番号 Product No.	許容荷重N Allowable load			製品質量(g) Mass			ゴム車 Rubber-used wheel			ナイロン車 Nylon-used wheel			ウレタン車 Urethane-used wheel			量販価格 Bulk Price					
	R車 R-used wheel	N車 N-used wheel	UR車 UR-used wheel	R車 R-used wheel	N車 N-used wheel	UR車 UR-used wheel	コード Code	単価 Price	コード Code	単価 Price	コード Code	単価 Price	ゴム車 Rubber-used wheel		ナイロン車 Nylon-used wheel		ウレタン車 Urethane-used wheel				
	数量 Quantity	単価 Price	数量 Quantity	単価 Price	数量 Quantity	単価 Price	数量 Quantity	単価 Price	数量 Quantity	単価 Price	数量 Quantity	単価 Price	数量 Quantity	単価 Price	数量 Quantity	単価 Price	数量 Quantity	単価 Price			
K-420G-25(車輪 Wheel)	78	98	98	35	35	40	30359	¥90	30365	¥70	30377	¥110	70個~	¥87	96個~	¥68	64個~	¥107			
K-420G-32(車輪 Wheel)	118	176	176	50	45	50	30360	¥110	30366	¥90	30378	¥110	64個~	¥107	96個~	¥87	64個~	¥107			
K-420G-38(車輪 Wheel)	196	274	274	90	80	85	30361	¥160	30367	¥140	30379	¥190	40個~	¥155	56個~	¥136	40個~	¥184			
K-420G-50(車輪 Wheel)	294	372	372	170	150	160	30362	¥290	30368	¥250	30380	¥400	32個~	¥281	32個~	¥243	24個~	¥388			
K-420G-65(車輪 Wheel)	392	539	539	350	250	260	30363	¥480	30369	¥400	30381	¥690	20個~	¥466	24個~	¥388	16個~	¥669			
K-420G-75(車輪 Wheel)	490	637	637	370	270	280	30364	¥550	30370	¥430	30382	¥780	20個~	¥534	20個~	¥417	16個~	¥757			
K-420R-25(車輪 Wheel)	78	98	98	25	20	25	30386	¥80	30392	¥60	30404	¥100	80個~	¥78	100個~	¥58	80個~	¥97			
K-420R-32(車輪 Wheel)	118	176	176	35	30	35	30387	¥90	30393	¥70	30405	¥100	80個~	¥87	100個~	¥68	80個~	¥97			
K-420R-38(車輪 Wheel)	196	274	274	65	50	55	30388	¥120	30394	¥100	30406	¥150	64個~	¥116	80個~	¥97	56個~	¥146			
K-420R-50(車輪 Wheel)	294	372	372	130	100	110	30389	¥240	30395	¥190	30407	¥340	32個~	¥233	40個~	¥184	24個~	¥330			
K-420R-65(車輪 Wheel)	392	539	539	240	170	180	30390	¥420	30396	¥310	30408	¥600	20個~	¥407	32個~	¥301	16個~	¥582			
K-420R-75(車輪 Wheel)	490	637	637	290	190	200	30391	¥490	30397	¥340	30409	¥700	20個~	¥475	24個~	¥330	16個~	¥679			

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

キャスター  
アジャスター  
スライドレール



K

重量用  
キャスター

CASTERS  
キャスター

双輪  
キャスター

緩衝器付  
キャスター

アジャスター付  
キャスター

戸車

ボール  
キャスター

モニター  
アーム

レベル  
アジャスター

ペダル  
ロック

ステップ

スライド  
レール