

# ボールキャスター

## BALL CASTERS



**K-1143**  
ステンレス製

**K-143**  
鉄製

### 特徴 Feature

- 切削加工品ですから重荷重にも十分耐えます。
- 重量物も360度移動できる摩擦係数の少ない点接触機構。
- K-143-5SNMは極小タイプです。
- Machined casters capable of withstanding heavy loads.
- Point-contact mechanism with low friction coefficient, capable of moving heavy loads 360°.
- Miniature type K-143-5SNM.

### 仕様 ● 材質

[K-1143] ボール/ステンレス軸受鋼(SUS440C)  
ケース/ステンレス(SUS304)

[K-143] ボール/高炭素クロム軸受鋼(SUJ2)  
ケース/一般構造用圧延鋼板(SS)

[K-143-5SNM]  
ボール/ステンレス軸受鋼(SUS440C)  
ケース/アルミニウム合金棒(A5056)

● 表面仕上  
[K-143] ケース/ニッケルめっき(MFNI)

- 用途
- コンベアシステム・ターンテーブル
  - 標準品・・・納期お問合せ下さい
  - クリーンルーム対応も製作します。
  - 掲載品以外の大型タイプもあります。

### Specifications ● Material

[K-1143] Ball: Stainless steel for ball bearings (SUS440C)  
Case: Stainless steel (SUS304)

[K-143] Ball: High-carbon chrome steel for ball bearings (SUJ2)  
Case: Rolled steel plate for general structure (SS)

[K-143-5SNM]  
Ball: Stainless steel for ball bearings (SUS440C)  
Case: Aluminium alloy bar (A5056)

● Finish  
[K-143] Case: Nickel plating (MFNI)

- Specific use Remarks
- Conveyor systems, turntables
  - Clean room type is also available.
  - Large types other than those shown are also available.



**K**

重量用  
キャスター

キャスター

双輪  
キャスター

緩衝器付  
キャスター

アジャスター付  
キャスター

戸車

ボール  
キャスター

モニター  
アーム

レベル  
アジャスター

ペダル  
ロック

ステップ


スライド  
レール

BALL CASTERS



K-1143-16SN

[K-1143-16SN]

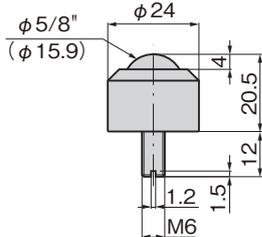


※本品は、上向き専用です。  
※This product is for upwards-facing use only.



K-1143-19SN

[K-1143-19SN]

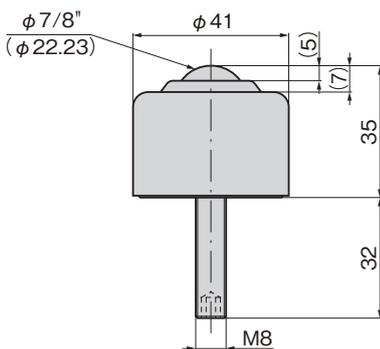


※本品は、上向き専用です。  
六角穴付き止めねじは、脱着可能です。  
※This product is for upwards-facing use only.  
The hexagonal socket set screw is removable.



K-1143-19S

[K-1143-19S]

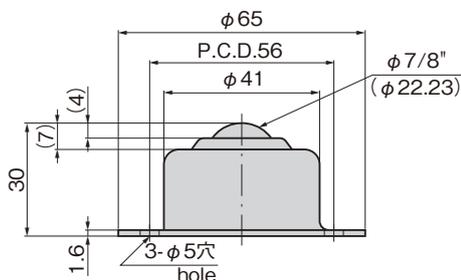


※本品は、上向き専用です。  
※This product is for upwards-facing use only.



K-143-19

[K-143-19]

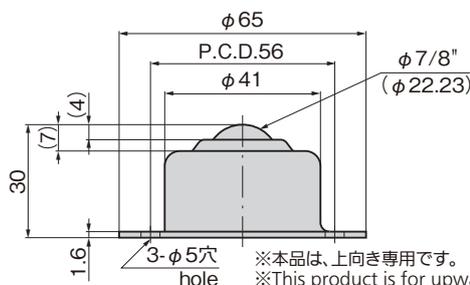


※本品は、上向き専用です。  
※This product is for upwards-facing use only.



K-143-5SNM

[K-143-5SNM]

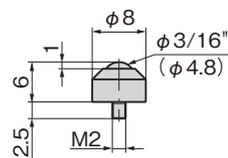

※本品は、上向き専用です。  
※This product is for upwards-facing use only.

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	製品質量(g) Mass	許容荷重N Allowable load	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price 数量 Quantity   単価 Price
K-1143-16SN	●	2D/3D	55	686	31455	¥4,400	6個～ ¥4,268
K-1143-19SN	●	2D/3D	280	980	31456	¥5,600	6個～ ¥5,432
K-1143-19S	●	2D/3D	250	980	31457	¥4,650	6個～ ¥4,511
K-143-19	●	2D/3D	250	980	31454	¥2,850	8個～ ¥2,765
K-143-5SNM	●	3D	3	49	31458	¥1,600	10個～ ¥1,552

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。