

# ボール キャスター

## BALL CASTERS

キャスター  
アジャスター  
スライドレール



K

重量用  
キャスター

キャスター

双輪  
キャスター

緩衝器付  
キャスター

アジャスター付  
キャスター

戸車

ボール  
キャスター

モニター  
アーム

レベル  
アジャスター

ペダル  
ロック

ステップ

スライド  
レール


BALL CASTERS

[K-142-3S]

- 製品質量: 20g
- 許容荷重: 49N
- 沈み代: 1.8mm
- 上向専用
- Mass: 20g
- Allowable load: 49N
- Sinking margin: 1.8mm
- For facing up



K-142-3S

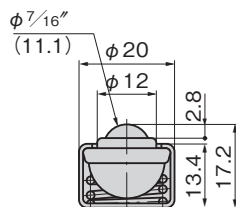


[K-142-6H]

- 製品質量: 130g
- 許容荷重: 490N
- ステンレス製もあります
- 上向専用
- Mass: 130g
- Allowable load: 490N
- Stainless steel-made is available
- For facing up



K-142-6H

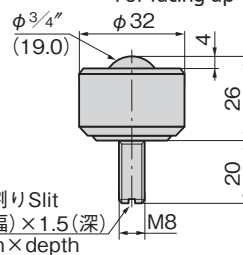


[K-142-5S]

- 製品質量: 43g
- 許容荷重: 78N
- 沈み代: 2mm
- 上向専用
- Mass: 43g
- Allowable load: 78N
- Sinking margin: 2mm
- For facing up



K-142-5S

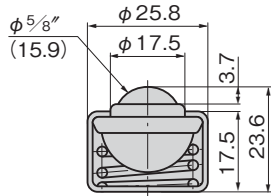


[K-142-8L]

- 製品質量: 140g
- 許容荷重: 294N
- 上向専用
- Mass: 140g
- Allowable load: 294N
- For facing up



K-142-8L

ステンレス製もあります。  
Stainless steel-made is available.

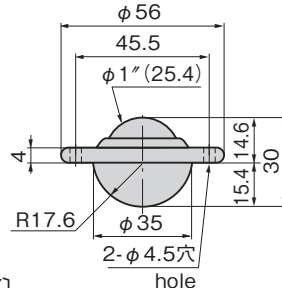


[K-142-5L]

- 製品質量: 50g
- 許容荷重: 78N
- 上向専用
- Mass: 50g
- Allowable load: 78N
- For facing up



K-142-5L

ステンレス製もあります。  
Stainless steel-made is available.

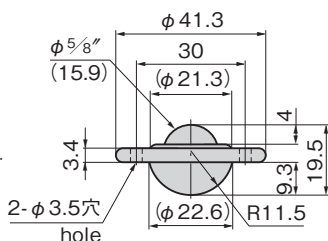


[K-142-8Y]

- 製品質量: 150g
- 許容荷重: 294N
- 上向専用
- Mass: 150g
- Allowable load: 294N
- For facing up



K-142-8Y

ステンレス製もあります。  
Stainless steel-made is available.

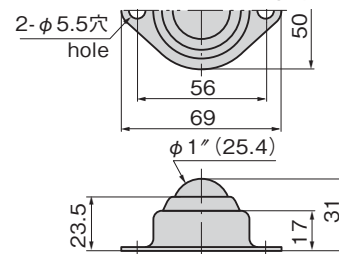


[K-142-8S]

- 製品質量: 235g
- 許容荷重: 294N
- 沈み代: 2.5mm
- 上向専用
- Mass: 235g
- Allowable load: 294N
- Sinking margin: 2.5mm
- For facing up



K-142-8S

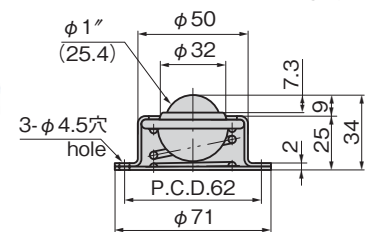


K-142-8H

ステンレス製もあります。  
Stainless steel-made is available.

[K-142-8H]

- 製品質量: 338g
- 許容荷重: 784N
- 上向専用
- Mass: 338g
- Allowable load: 784N
- For facing up

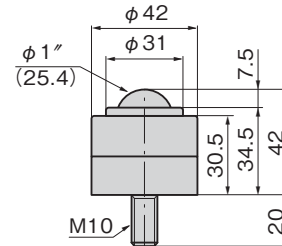

商品番号 Product No.		K-142-3S	K-142-5S	K-142-5L	K-142-6D	K-142-6H	K-142-8L	K-142-8S	K-142-8Y
RoHS		●	●	●	●	●	●	●	●
CAD		2D	2D	2D/3D	2D	2D/3D	2D/3D	2D	2D/3D
ボール Ball	玉軸受用鋼球 Steel ball for ball bearing	○	○	○	○	○	○	○	○
ケース Case	冷間圧延鋼板 (SPCC) / 亜鉛めっきクロメート処理 (MFZn-C) Cold rolled steel plate / Zinc plating chromate treatment 一般構造用圧延鋼材 (SS) / 亜鉛めっきクロメート処理 (MFZn-C) Rolled steel for general structure / Zinc plating chromate treatment	○	○	○	○	○	○	○	○
コード Code		30104	30105	30106	30108	30109	30110	30114	30117
単価 Price		¥350	¥420	¥250	¥3,250	¥2,800	¥420	¥920	¥330
量販価格 Bulk Price	数量 Quantity	40個~	40個~	40個~	8個~	8個~	20個~	12個~	40個~
	単価 Price	¥340	¥407	¥240	¥3,153	¥2,716	¥404	¥892	¥317

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。