

従来品（鋼製）の約60%の軽さのチタン合金製コンビネーションスパナです（当社比）。錆びにくいと言われるステンレス鋼や銅合金より耐食性に優れています。低濃度の薬品に対しても十分な耐食性を発揮します。非磁性なので、磁場内でも磁力に左右されない作業ができ、磁化しないので電子機器類に悪影響を与えません。強度はJIS コンビネーションスパナをクリアしました。

チタンツールコンビネーションスパナセット

TITANIUM COMBINATION WRENCH SET

製品番号 **TMS300** メーカー希望小売価格 **¥32,090**

セット内容 **3点**

製品番号 TMS-	10	12	14
二面幅寸法 (mm)	10 × 10	12 × 12	14 × 14

- 12 角部ストロングドライブ
- ビニールパック入
- 質量：140g
- 梱包入数（通常）：1

製品番号 **TMS700** メーカー希望小売価格 **¥83,580**

セット内容 **7点**


製品番号 TMS-	08	10	12	13	14	17	19
二面幅寸法 (mm)	8 × 8	10 × 10	12 × 12	13 × 13	14 × 14	17 × 17	19 × 19

- 12 角部ストロングドライブ
- 布袋付
- 化粧箱寸法：w300 × d138 × h48mm
- 質量：1.1kg
- 梱包入数（通常）：1

コンパクトに収納!!



TMS300

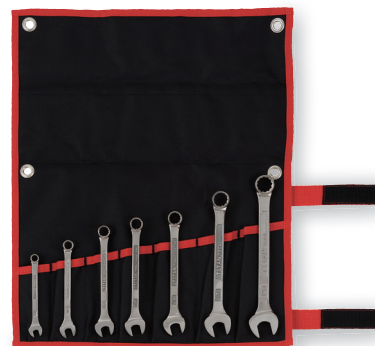


TMS700

チタンツールコンビネーションスパナ

TITANIUM COMBINATION WRENCH

製品番号	二面幅寸法 (mm)	寸法 (mm)					梱包入数 (通常)	質量 (g)	メーカー希望小売価格
		D ₁	D ₂	T ₁	T ₂	L			
TMS-08	8 × 8	19.0	13.0	4.3	6.0	120	1	17	¥7,445
TMS-10	10 × 10	23.0	15.5	4.5	6.5	140	1	24	¥8,715
TMS-12	12 × 12	27.5	18.0	5.5	7.5	160	1	35	¥10,690
TMS-13	13 × 13	29.5	19.0	6.0	8.0	171	1	46	¥11,460
TMS-14	14 × 14	32.0	21.0	6.5	8.5	180	1	62	¥12,290
TMS-17	17 × 17	38.5	25.5	7.5	9.5	210	1	87	¥15,290
TMS-19	19 × 19	42.0	28.0	8.0	10.5	235	1	113	¥17,430

 

警告 WARNING

- 打撃や激しい摩擦により火花が発生します。引火爆発の危険のある場所では使用できません。By strong blow or friction spark might break out. Avoid using tool in place where the risk of catch fire explosion is inevitable.

チタンシノ付めがねレンチ（トルシアポルト用）

OFFSET WRENCH WITH WEDGE END

製品番号 **TSM-16、TSM-20、TSM-22**

詳しくは P519 へ

TITAN TOOL

チタン合金製



TMS-08

TMS-12

TMS-14

TMS-17



TSM-22

ステンレスツール
チタンツール

ツールセット

ツールケース

ソケット
レンチ

ヘキサゴン
レンチ

T形レンチ

スパナ
めがねレンチ

ドライバー類

ビット類

モンキレンチ
プライヤ類

自動車
専用工具

サイクル
ツール

その他
(工具)

トルクレンチ

動力工具

パワーデットク
パワーレンチ

ナットランナー
電動/ワイドトルク
電動/ワイドトルク
シンパルトコン

建方1番

シヤールレンチ

ナットランナー
シヤールランナー
Uリブランナー

トルシャット

NCTトルコン
フレッドロック
トルクモーター
反力座金レンチ

その他