

L 形

高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用。高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら靱性（破断しにくい）を高め、確実な作業と安全性を向上させました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。

MASTER TOOL

特殊合金鋼

インチサイズ

ステンレス
ツール
チタンツール

ツールセット

ツールケース

ソケット
レンチ

ヘキサゴン
レンチ

T形レンチ

スバナ
めがねレンチ

ドライバー類

ビット類

モンキレンチ
プライヤ類

自動車
専用工具

サイクル
ツール

その他
(工具)

トルクレンチ

動力工具

パワーシフト
パワーレンチ

ナットランナー
電動/ワイドトルク
電動/ワイドトルク
シングルトルク

建方1番

シャーレンチ

ナットランナー
シャーランナー
リリランナー


トルシャット

NOトルコン
フィードバック
リチャージモーター
反力合金レンチ

その他



BLB900

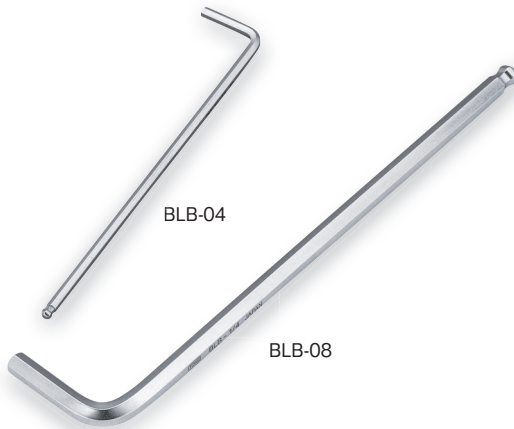

BLB-04

BLB-08

ロングボールポイント L 形レンチセット

LONG BALL POINT HEX KEY WRENCH SET L-TYPE

製品番号 **BLB900** メーカー希望小売価格 **¥11,950**

セット内容 **9点**

製品番号	BLB-	02	2.5	03	04	05	06	08	10	12
二面幅寸法 (inch)		1/16	5/64	3/32	1/8	5/32	3/16	1/4	5/16	3/8


- ホルダー付
- 質量 : 0.40kg
- 梱包入数 (通常) : 6




ロングボールポイント L 形レンチ

LONG BALL POINT HEX KEY WRENCH L-TYPE

製品番号	二面幅寸法 (inch)	寸法 (mm)		梱包入数 (通常)	質量 (g)	メーカー希望小売価格
		H	L			
BLB-02	1/16	14	90	6	2	¥810
BLB-2.5	5/64	16	100	6	3	¥810
BLB-03	3/32	18	112	6	4	¥860
BLB-04	1/8	20	126	6	10	¥885
BLB-05	5/32	25	140	6	17	¥985
BLB-06	3/16	28	160	6	29	¥1,070
BLB-07	7/32	30	170	6	44	¥1,145
BLB-08	1/4	32	180	6	56	¥1,395
BLB-10	5/16	36	200	6	99	¥1,770
BLB-12	3/8	40	224	6	160	¥2,665

 

傾けて使えるボールポイントタイプ

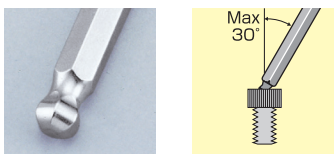

※インチ・ミリ換算表は P525 に掲載しております。

